

Technisches Datenblatt

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113020

OBO
BETTERMANN



Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 100 und 165 mm.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol


Stammdaten	
Artikelnummer	6113020
Typ	GK-KS45-1RW
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 100 und 165
Hersteller	OBO
Dimension	168x55x15
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,861 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0566 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113020

OBO
BETTERMANN

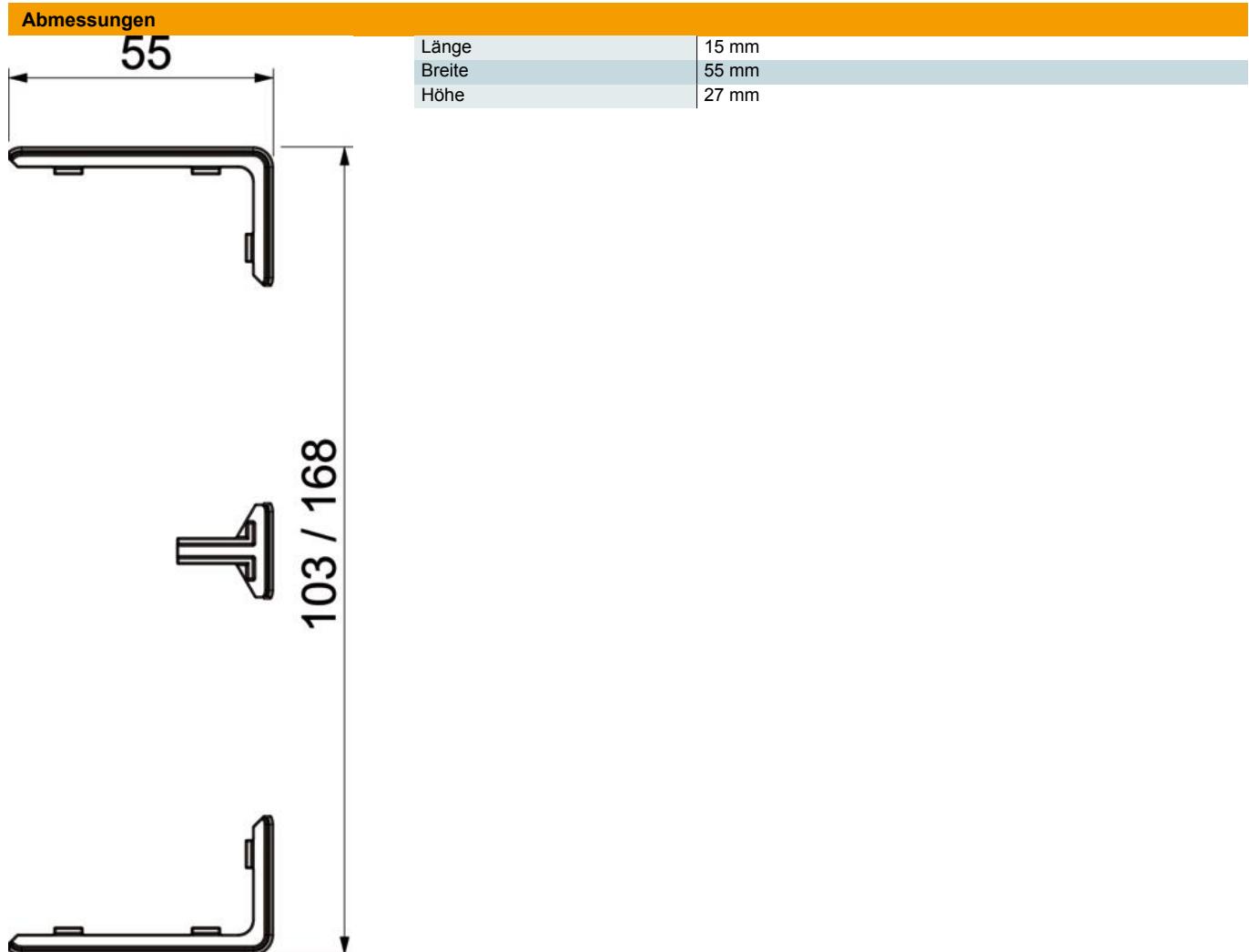

Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	Schieben (vor Montage)
Form	symmetrisch
für Kanalbreite	100,17 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Oberteilbreite	45 mm
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C