

Technisches Datenblatt

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113210



Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 130 mm.



PC/
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6113210
Typ	GK-KS45-2RW
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 130
Hersteller	OBO
Dimension	133x55x15
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,707 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0493 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113210

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

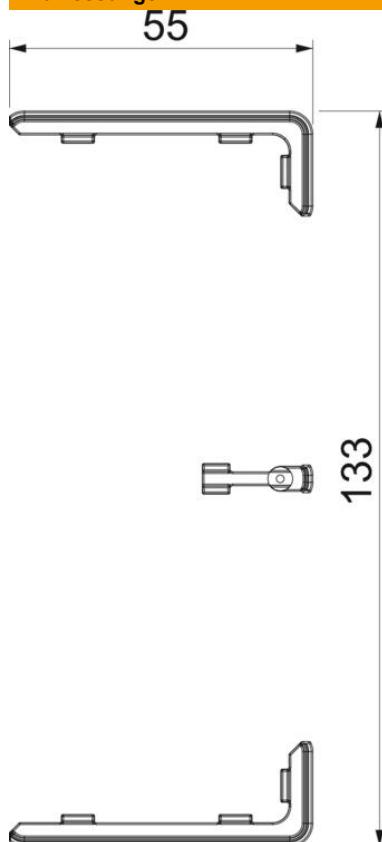

Länge	15 mm
Breite	55 mm
Höhe	17 mm

Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	Schieben (vor Montage)
Form	symmetrisch
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Oberteilbreite	45 mm
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C