

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Artikelnummer: 6114240



Flachwinkel aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6114240
Typ	GKH-F70130RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	70x130
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	66 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,9504 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GKH-70130

Artikelnummer: 6114240



Abmessungen

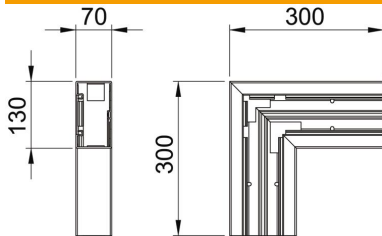

Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm