


# Technisches Datenblatt

## Außeneck BRA AE 70170

Artikelnummer: 6133273

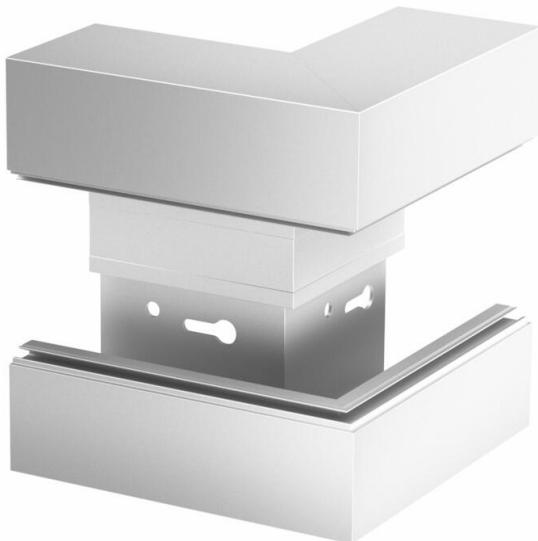

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Sigma Style.  
Schnittkaschierend.



**Alu** Aluminium  
**EL** eloxiert

### Stammdaten

Artikelnummer	6133273
Typ	BRA AE70170 EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	SIGNA STYLE 70x170 eloxiert
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x155
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	67,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,7167 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Außeneck BRA AE 70170

Artikelnummer: 6133273



### Abmessungen

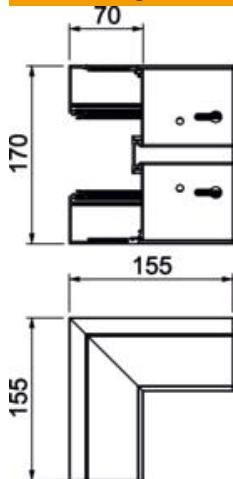

Länge	155 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

### Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung für Kanalbreite	Unterteil 170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklemmer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	79 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK07
Symmetrisch	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm