

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60150

Artikelnummer: 6192068



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192068
Typ	WDK HI60150RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,449 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3561 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60150

Artikelnummer: 6192068



Abmessungen

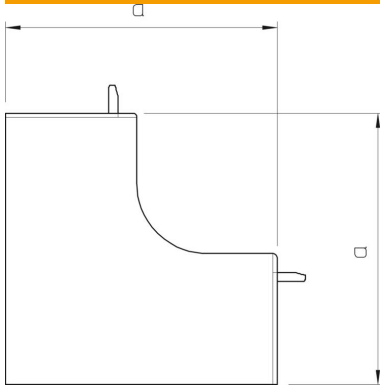

Länge	130 mm
Breite	150 mm
Höhe	60 mm
Maß a	130 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm