

Technisches Datenblatt

Kantenschutzring KSR 60100, für LKM-Kanal Typ 60100

Artikelnummer: 6249754



Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.



TPE Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Artikelnummer	6249754
Typ	LKM KSR60100
Bezeichnung 1	Kantenschutzring
Hersteller	OBO
Dimension	60x100mm
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,69 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0457 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kantenschutzring KSR 60100, für LKM-Kanal Typ 60100

Artikelnummer: 6249754



Abmessungen

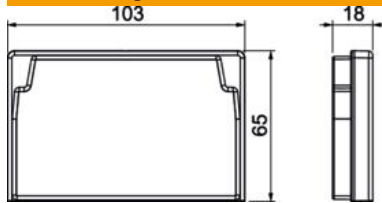

Länge	18 mm
Breite	103 mm
Höhe	65 mm

Technische Daten

Bauform	Spritzgussteil
für Blechstärke min.	0,75 mm
für Blechstärke min.	0,75 in
Geeignet für	Leitungsführungskanal
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10