

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
70170

Artikelnummer: 6274621



Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6274621
Typ	GK-FH70170CW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Haubenformteil
Hersteller	OBO
Dimension	70x170mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,5299 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
70170

Artikelnummer: 6274621



Abmessungen

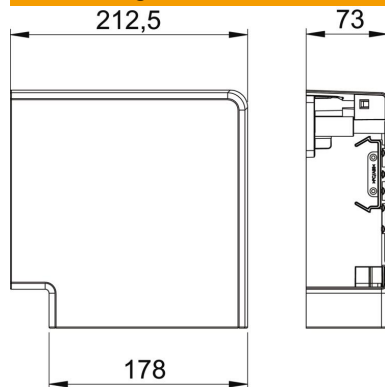

Länge	212,5 mm
Breite	178 mm
Höhe	73 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm