


Technisches Datenblatt

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Artikelnummer: 6274791



Außeneckoberteil PVC, glatte Oberfläche.

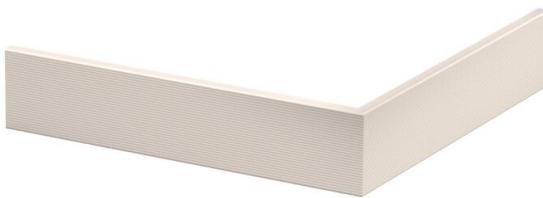

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6274791
Typ	GK-OTGACW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	Außeneck, glatt
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2564 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Artikelnummer: 6274791

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

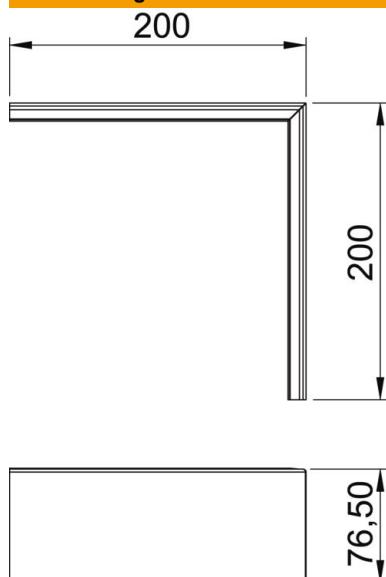

Technische Daten

Anwendung	Außeneck
Halogenfrei	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C