

# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Artikelnummer: 7005334

**OBO**  
BETTERMANN

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Gelenkverbinder RGV 60 sind anteilig separat zu bestellen.  
RGV 60 und Sechskantschrauben SKS 8x16 sind separat zu bestellen.



CE UK  
CA

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

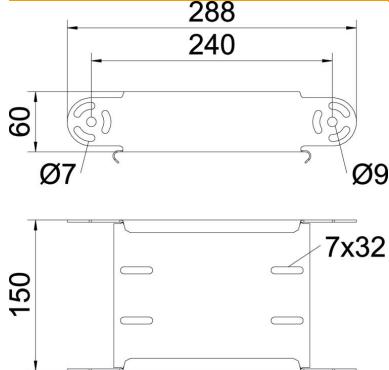
Artikelnummer	7005334
Typ	RGEBEV 615 FS
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	63,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,2355 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Artikelnummer: 7005334

**OBO**  
BETTERMANN

Abmessungen	
	288
60	240
Ø7	Ø9
150	7x32

Technische Daten	
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt