

Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7066158

OBO
BETTERMANN



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 35 ist für 90°-Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7066158
Typ	RB 45 615 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	72,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7066158

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

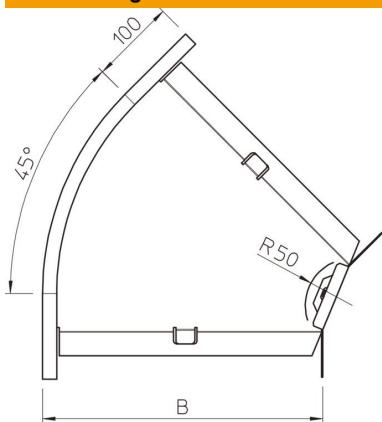

Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	150 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt