

Technisches Datenblatt

Installationskanaldeckel, Kanalbreite 100 mm, FS

Artikelnummer: 7218020

OBO
BETTERMANN

Deckel mit werkseitig vorgefertigten Rastsicken für werkzeuglose Montage und durchgängigen Potentialausgleich. Bei gekürzten Deckeln können zusätzliche Rastklammern eingesetzt werden. Die Angaben aus der Montageanleitung sind zu beachten.



CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218020
Typ	PLM LI 100 FS
Bezeichnung 1	Installationskanaldeckel
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	12x77x2000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	73,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6103 kg CO2e / 1 Meter

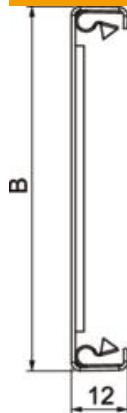
Technisches Datenblatt

Installationskanaldeckel, Kanalbreite 100 mm, FS

Artikelnummer: 7218020

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	Länge	2.000 mm
	Maß	76 mm
	B	

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Klassifizierung EI - Installations-kanal	90
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein