


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder, Kanalhöhe 44 mm

Artikelnummer: 7218027



Stoßstellenverbinder zur werkzeuglosen Montage für Installationskanal PYROLI-NE® Rapid PLM. Um eine feuerwiderstandsfähige Stoßstellenverbindung zu erzeugen, muss zusätzlich die Schaumstoffdichtung für Kanalhöhe 40 mm verwendet werden.

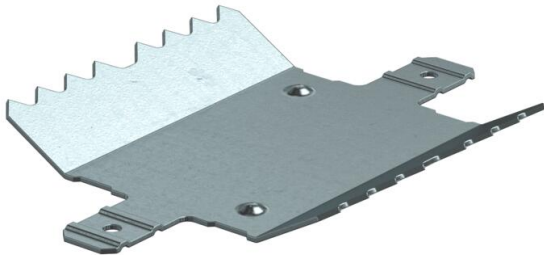

A2 Edelstahl, rostfrei

BK blank

Stammdaten

Artikelnummer	7218027
Typ	PLM SI 0404
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Bezeichnung 2	für PLM D 0404
Hersteller	OBO
Dimension	54x39x5
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,27 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1092 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder, Kanalhöhe 44 mm

Artikelnummer: 7218027



Abmessungen

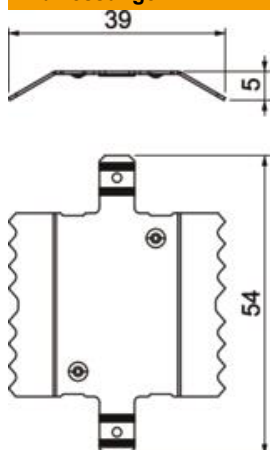

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein