

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder-Set, Kanalhöhe 80 mm

Artikelnummer: 7218030

OBO
BETTERMANN

Stoßstellenverbinder-Set bestehend aus Verbinder für Kanalunterteil und Deckelunterstützung. Mit integrierter Dichtung zur werkzeuglosen Verbindung des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM und Formteilen. Ermöglicht einen durchgängigen Anschluss der Schutzleiter.



CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218030
Typ	PLM SI 0810
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Bezeichnung 2	für PLM D 0810
Hersteller	OBO
Dimension	118x94x78
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder-Set, Kanalhöhe 80 mm


Artikelnummer: 7218030

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

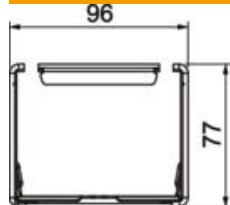

Maß H	77 mm
Maß L	118 mm
Maß W	96 mm

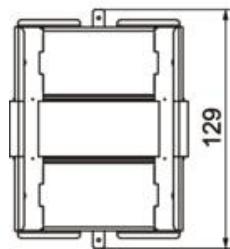

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Klassifizierung EI - Installations-kanal	90
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein