

# Technisches Datenblatt

**Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 80 mm, FS**  
**Artikelnummer: 7218138**

**OBO**  
BETTERMANN



Wandanschlusskragen, 2-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen in Raumecken. Set bestehend aus 2 entgegengesetzten Bauteilen, passend für Decken- oder Wandmontage des Installationskanals.

Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7218138
Typ	PLM CC 0810 FS
Bezeichnung 1	Wandanschlusskragen-Set
Bezeichnung 2	für Eckmontage
Hersteller	OBO
Dimension	85x175x157
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	49,78 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,0593 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe

80 mm, FS


Artikelnummer: 7218138

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen



Maß A	175 mm
Maß B	100 mm
Maß d	82 mm
Maß H	157 mm

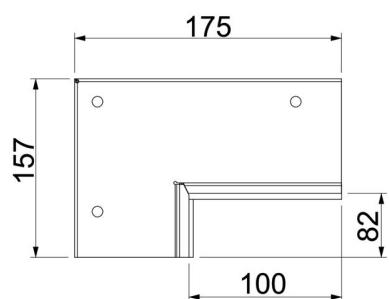

## Technische Daten

Art des Zubehörs	Wandanschlusskragen
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein