

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003127



Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.  
\*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet  
\*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1003127
Typ	604 12 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	12mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,24 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 604, leicht



Artikelnummer: 1003127

### Abmessungen

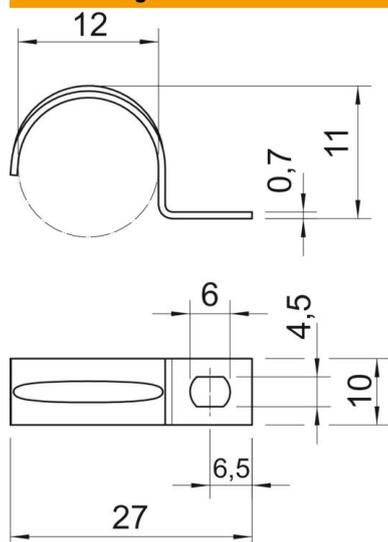

Länge	27 mm
Breite	10 mm
Höhe	11 mm
Maß A	6,5 mm
Maß b	10 mm
Maß D	12 mm
Maß d	4,5 mm
Maß e	6 mm
Maß H	11 mm
Maß L	27 mm
Maß t	0,7 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	12
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	4,5 x 6 mm
Materialstärke	0,7 mm
Nenndurchmesser	12 mm
UV-beständig	ja