

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009457



Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



CE

**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1009457
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	6mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,009 kg COe / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009457



### Abmessungen

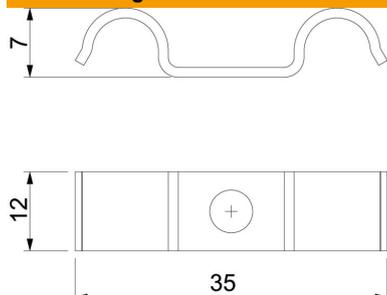

Länge	35 mm
Breite	12 mm
Höhe	7 mm
Maß A	35 mm
Maß b	12 mm
Maß H	7 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	6
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenn Durchmesser	6 mm
Spannbereich D min.	6 mm
UV-beständig	ja