

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009459



Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1009459 |
| Bezeichnung 1 | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2 | für 2 Kabel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 7mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,07 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,01 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009459



Abmessungen

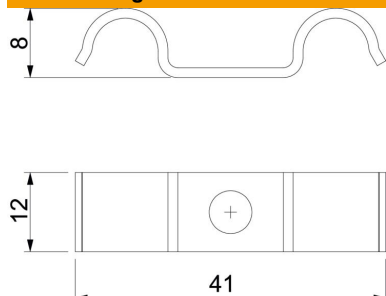

| | |
|--------|-------|
| Länge | 41 mm |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Maß A | 41 mm |
| Maß b | 12 mm |
| Maß H | 8 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Ausführung | einlappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 7 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | 6,5 mm |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Nenn Durchmesser | 7 mm |
| Spannbereich D min. | 7 mm |
| UV-beständig | ja |