

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009469



Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



CE

**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1009469
Typ	1015 D 12 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	12mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009469



### Abmessungen

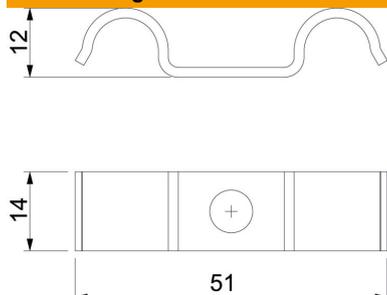

Länge	51 mm
Breite	14 mm
Höhe	12 mm
Maß A	51 mm
Maß b	14 mm
Maß H	12 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	12
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	12 mm
Spannbereich D min.	12 mm
UV-beständig	ja