

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009489



Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1009489
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	22mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,023 kg COe / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009489



Abmessungen

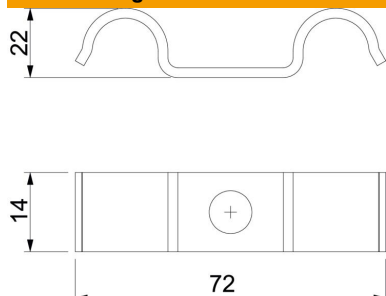

Länge	72 mm
Breite	14 mm
Höhe	22 mm
Maß A	72 mm
Maß b	14 mm
Maß H	22 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	22
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	22 mm
Spannbereich D min.	22 mm
UV-beständig	ja