

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009493



Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1009493
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,043 kg COe / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009493



### Abmessungen

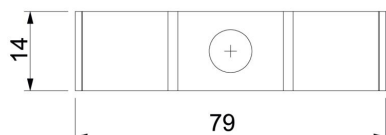

Länge	79 mm
Breite	14 mm
Höhe	25 mm
Maß A	79 mm
Maß b	14 mm
Maß H	25 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	25
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenn Durchmesser	25 mm
Spannbereich D min.	25 mm
UV-beständig	ja