

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer A4

Artikelnummer: 1013881



Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1013881
Typ	822 18 A4
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	19mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,946 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer A4

Artikelnummer: 1013881



### Abmessungen

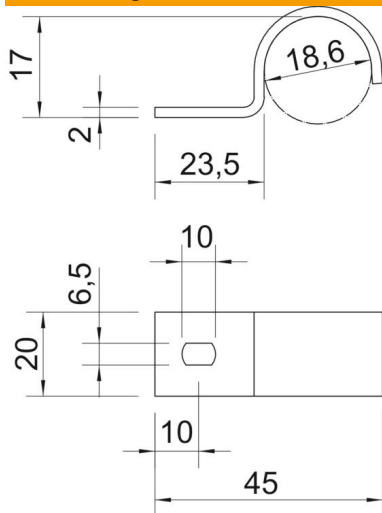

Länge	45 mm
Breite	20 mm
Höhe	17 mm
Maß A	10 mm
Maß b	20 mm
Maß D	18,6 mm
Maß H	17 mm
Maß L	23,5 mm
Maß L1	45 mm
Maß t	2 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	18,6
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Größe	PG11
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2 mm
Nenndurchmesser	18,6 mm
UV-beständig	ja