

# Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Artikelnummer: 1013893



Befestigungsschelle einlappig 25mm



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	1013893
Typ	822 25 A4
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	25mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer A4

Artikelnummer: 1013893



### Abmessungen

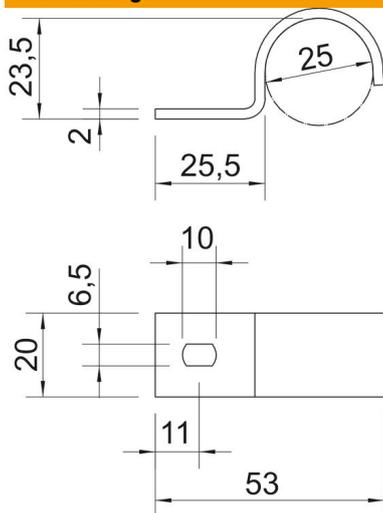

Länge	53 mm
Breite	20 mm
Höhe	23,5 mm
Maß A	11 mm
Maß b	20 mm
Maß D	25 mm
Maß H	23,5 mm
Maß L	25,5 mm
Maß L1	53 mm
Maß t	2 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	25
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Größe	M25
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2 mm
Nenndurchmesser	25 mm
UV-beständig	ja