

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Artikelnummer: 1014005



Befestigungsschelle einlappig 6mm




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1014005
Typ	822 6 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	6mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,885 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

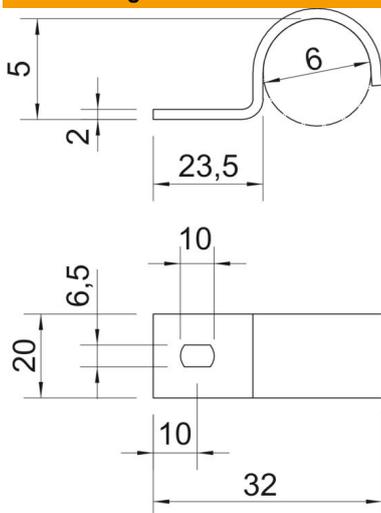

Länge	32 mm
Breite	20 mm
Höhe	5 mm
Maß A	10 mm
Maß b	20 mm
Maß D	6 mm
Maß H	5 mm
Maß L	23,5 mm
Maß L1	32 mm
Maß t	2 mm

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Artikelnummer: 1014005



Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	6
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2 mm
Nenndurchmesser	6 mm
UV-beständig	ja