

# Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Artikelnummer: 1014528



Befestigungsschelle einlappig 32mm



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1014528
Typ	822 32 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	32mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,49 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Artikelnummer: 1014528



## Abmessungen

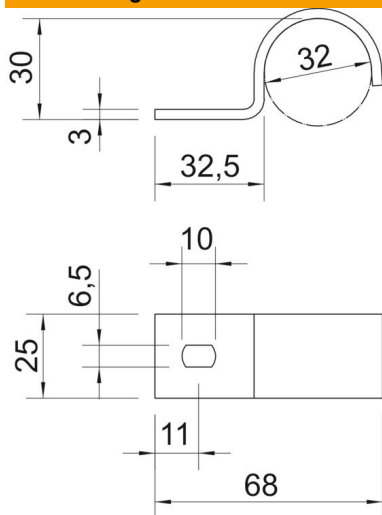

Länge	68 mm
Breite	25 mm
Höhe	30 mm
Maß A	13 mm
Maß b	25 mm
Maß D	32 mm
Maß H	30 mm
Maß L	32,5 mm
Maß L1	68 mm
Maß t	3 mm

## Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	32
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Größe	M32
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2 mm
Nenndurchmesser	32 mm
UV-beständig	ja