

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015133



Befestigungsschelle zweilappig 20mm



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1015133
Typ	823 20 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,662 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer



Artikelnummer: 1015133

Abmessungen

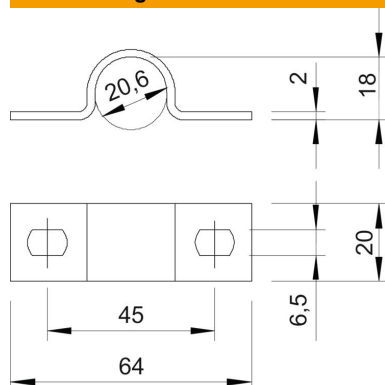

Länge	64 mm
Breite	20 mm
Höhe	18 mm
Maß A	64 mm
Maß B	45 mm
Maß b	20 mm
Maß D	20,4 mm
Maß d	6,5 mm
Maß e	10 mm
Maß H	18 mm
Maß t	2 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	20
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2 mm
Nenndurchmesser	20 mm
UV-beständig	ja