

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015494



Befestigungsschelle zweilappig 25mm



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1015494
Typ	823 25 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,77 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015494



Abmessungen

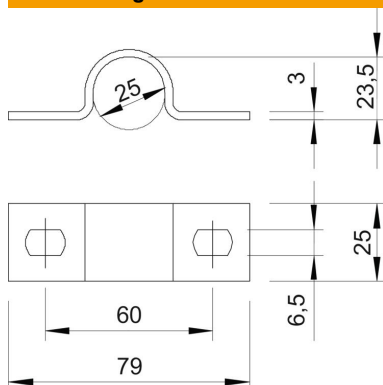

Länge	79 mm
Breite	25 mm
Höhe	23,5 mm
Maß A	79 mm
Maß B	60 mm
Maß b	25 mm
Maß D	25 mm
Maß d	6,5 mm
Maß e	10 mm
Maß H	23,5 mm
Maß t	3 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	25
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	3 mm
Nenndurchmesser	25 mm
UV-beständig	ja