

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015496



Befestigungsschelle zweilappig 32mm



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1015496
Typ	823 32 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	32mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,469 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer



Artikelnummer: 1015496

Abmessungen

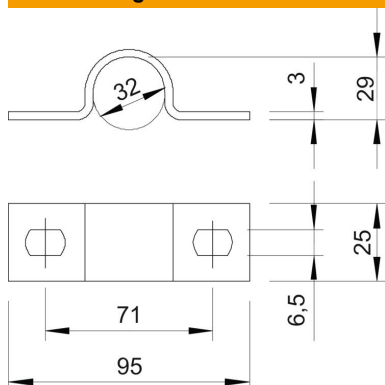

Länge	95 mm
Breite	25 mm
Höhe	29 mm
Maß A	95 mm
Maß B	71 mm
Maß b	25 mm
Maß D	32 mm
Maß d	6,5 mm
Maß e	10 mm
Maß H	29 mm
Maß t	3 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	32
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	3 mm
Nenndurchmesser	32 mm
UV-beständig	ja