

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015500



Befestigungsschelle zweilappig 50mm



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1015500
Typ	823 50 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,05 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer



Artikelnummer: 1015500

Abmessungen

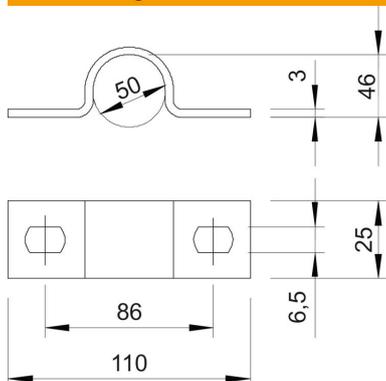

Länge	110 mm
Breite	25 mm
Höhe	46 mm
Maß A	110 mm
Maß B	86 mm
Maß b	25 mm
Maß D	50 mm
Maß d	6,5 mm
Maß e	10 mm
Maß H	46 mm
Maß t	3 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	50
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	3 mm
Nenndurchmesser	50 mm
UV-beständig	ja