

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Artikelnummer: 1018653



Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1018653 |
| Typ | 605 12 A4 |
| Bezeichnung 1 | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2 | zweilappig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 12mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,485 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel V4A



Artikelnummer: 1018653

Abmessungen

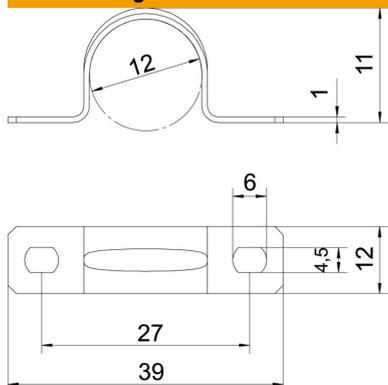

| | |
|--------|--------|
| Länge | 39 mm |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Maß A | 39 mm |
| Maß B | 27 mm |
| Maß b | 12 mm |
| Maß D | 12 mm |
| Maß d | 4,5 mm |
| Maß e | 6 mm |
| Maß H | 11 mm |
| Maß t | 1 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | zweilappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 12 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | 4,5 x 6 mm |
| Materialstärke | 1 mm |
| Nenndurchmesser | 12 mm |
| UV-beständig | ja |