

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104241



Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 150x35x18




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1104241
Typ	CML3518P0150FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	150x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

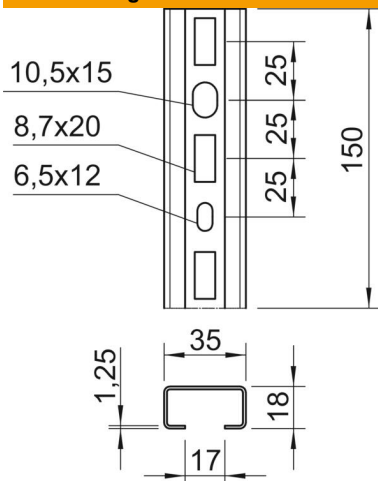

Länge	150 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	150 mm

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104241



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	1,25 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	0,41 cm
Statischer Wert I <sub>z</sub>	1,81 cm
Statischer Wert W <sub>y</sub>	0,41 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	1,03 cm <sup>2</sup>