

Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104306



Profilschiene, gelocht, in leichter Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1104306
Typ	CML3518P0500FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	500x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

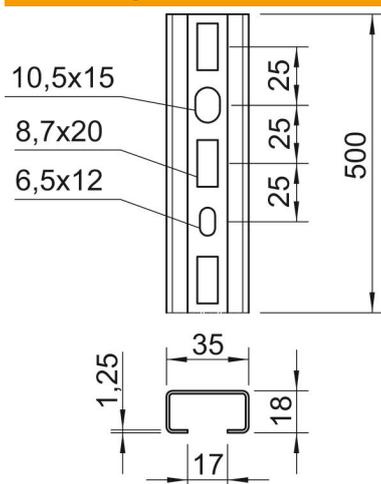

Länge	500 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	500 mm

Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104306



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	1,25 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm ²
Statischer Wert I _y	0,41 cm
Statischer Wert I _z	1,81 cm
Statischer Wert W _y	0,41 cm ²
Statischer Wert W _z	1,03 cm ²