

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104325



Profilschiene, gelocht, in leichter Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1104325
Typ	CML3518P0900FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	900x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	63,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

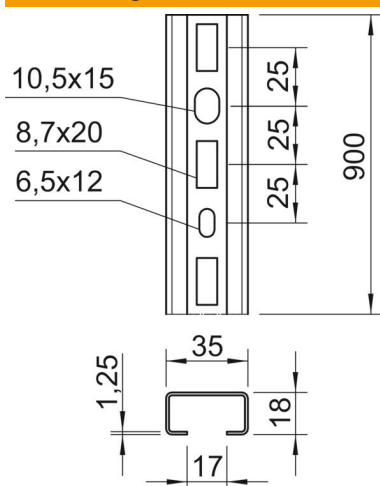

Länge	900 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	900 mm

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104325



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	0,41 cm
Statischer Wert I <sub>z</sub>	1,81 cm
Statischer Wert W <sub>y</sub>	0,41 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	1,03 cm <sup>2</sup>