

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104454



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.




- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1104454
Typ	CMS3518P2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	97,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## Abmessungen

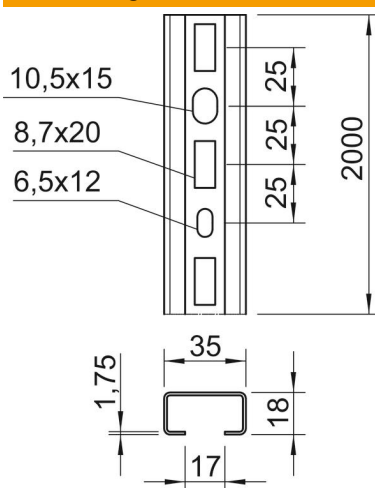

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	2.000 mm

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104454



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Bund	20 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,75 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	1,17 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	0,52 cm
Statischer Wert Iz	0,53 cm
Statischer Wert Wy	2,33 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	1,33 cm <sup>2</sup>