

Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104570



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1104570
Typ	CML3518P2000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	73,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

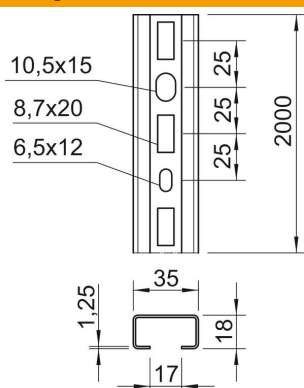

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	2.000 mm

Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104570



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm ²
Statischer Wert Iy	0,41 cm
Statischer Wert Iz	1,81 cm
Statischer Wert Wy	0,41 cm ²
Statischer Wert Wz	1,03 cm ²