# **Technisches Datenblatt**

## Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2, ungelocht



Artikelnummer: 1105125

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.







Edelstahl, rostfrei



blank, nachbehandelt

### Stammdaten


Artikelnummer	1105125
Тур	CL2008UP2000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 11mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x20x8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	23,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

# **Technisches Datenblatt**

# Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2, ungelocht



**Artikelnummer: 1105125** 

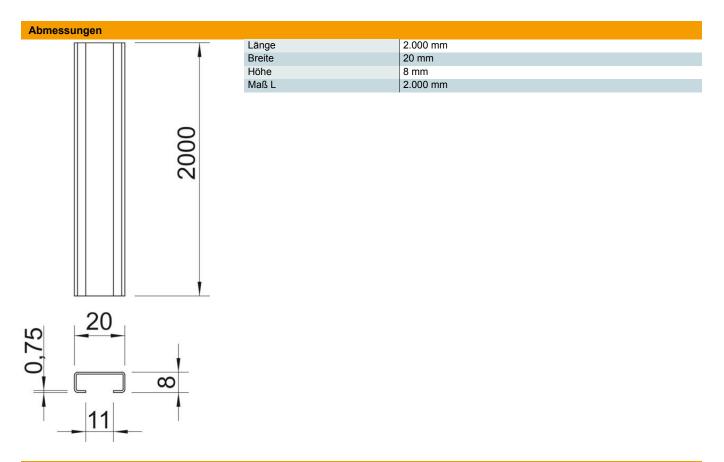

Tecl	hni	cak	an I	nat	nn
160	11111	3 C I	16 1	vai	en

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	10 mm
Bund	20 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	0,75 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	11 mm
Statischer Wert A	0,3 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	0,03 cm
Statischer Wert Iz	0,17 cm
Statischer Wert Wy	0,03 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	0,17 cm <sup>2</sup>