


# Technisches Datenblatt

Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FS, ungelocht

Artikelnummer: 1110004

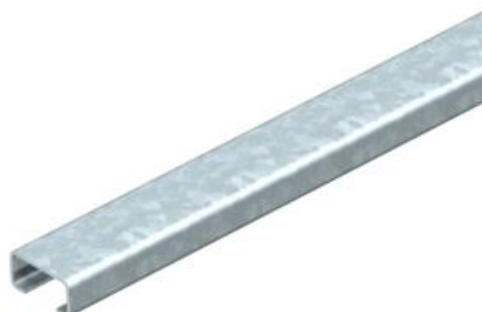

Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16mm 2000x30x15



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1110004
Typ	CM3015UP2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 16mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x30x15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	75,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FS, ungelocht

Artikelnummer: 1110004



## Abmessungen

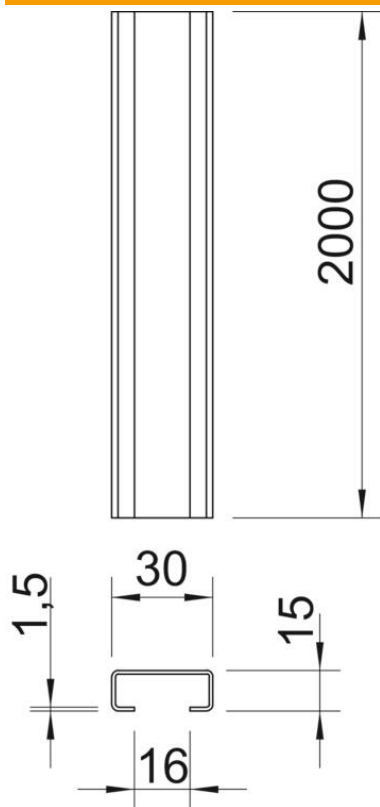

Länge	2.000 mm
Breite	30 mm
Höhe	15 mm
Maß L	2.000 mm

## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	16 mm
Statischer Wert A	0,96 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	0,29 cm
Statischer Wert Iz	1,23 cm
Statischer Wert Wy	0,31 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	0,82 cm <sup>2</sup>