

Technisches Datenblatt

Tragschiene, gelocht GTP

Artikelnummer: 1115065



G-Schiene G32 nach DIN EN 50035 (früher DIN 46277 Teil 1) Tragschienenbreite 32 mm
Tragschienenbreite 32 mm.



St Stahl

GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Artikelnummer	1115065
Bezeichnung 1	Tragschiene
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	2000x32x15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	69 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,749 kg COe / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Tragschiene, gelocht GTP

Artikelnummer: 1115065



Abmessungen

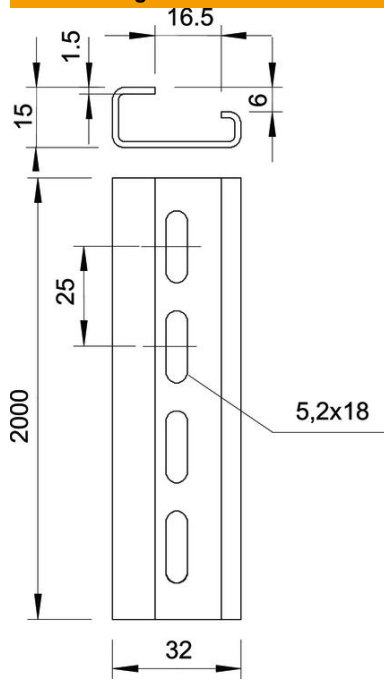

Länge	2.000 mm
Breite	32 mm
Höhe	15 mm

Technische Daten

Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	G-Schiene
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Bund	20 m
Lochform (ETIM)	Langloch
Materialstärke	1,5 mm