



Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht GTP

Artikelnummer: 1115456

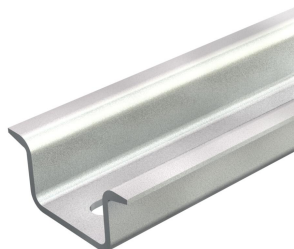

 Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.



St Stahl

GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Artikelnummer	1115456
Typ	2069 15 1.5 GTPL
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	gelocht, 1,5mm Stärke
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	64 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht GTP


Artikelnummer: 1115456



Abmessungen

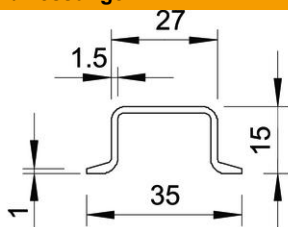

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	15 mm

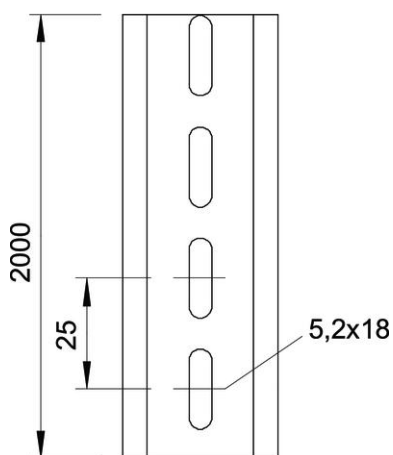

Technische Daten

Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Bund	20 m
Lochform (ETIM)	Langloch
Materialstärke	1,5 mm