Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht

Artikelnummer: 1115618



Hutprofilschiene $35 \times 7.5 \text{ mm}$ nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).





Stahl

BK blank

| Sta | mm | · d - | ston. |
|-----|----|-------|-------|
| | | | |


| Artikelnummer | 1115618 |
|--|------------------------|
| Bezeichnung 1 | Hutschiene |
| Bezeichnung 2 | ungelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2000x35x7,5 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | blank |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 36,04 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle- to-Gate | 0,925 kg COe / 1 Meter |

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht

Artikelnummer: 1115618



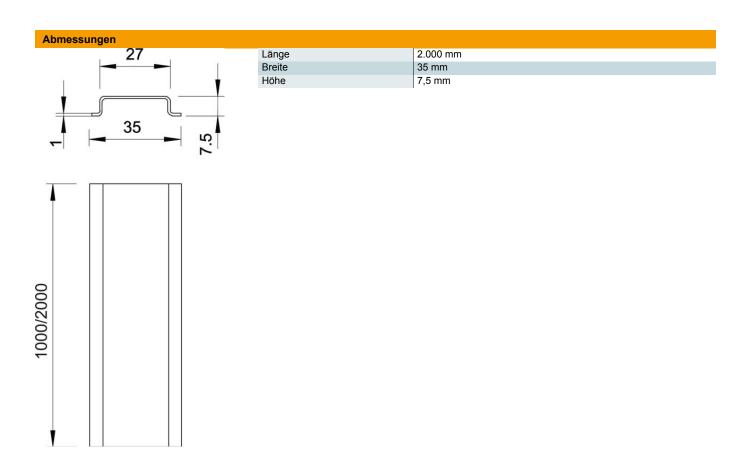

| Technische Daten | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|
| | Ausführung | ungelocht |
| | Ausführung Schienen | Tragschiene DIN EN 60715 |
| | Bund | 50 m |
| | Lochform (ETIM) | ohne |
| | Materialstärke | 1 mm |