Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Artikelnummer: 1115650



Hutprofilschiene $35 \times 7.5 \text{ mm}$ nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).





St

Stahl

GTF

galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten


Artikelnummer	1115650
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	36,04 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO Fußabdruck (GWP) Cradle- to-Gate	20,96 kg COe / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht GTP





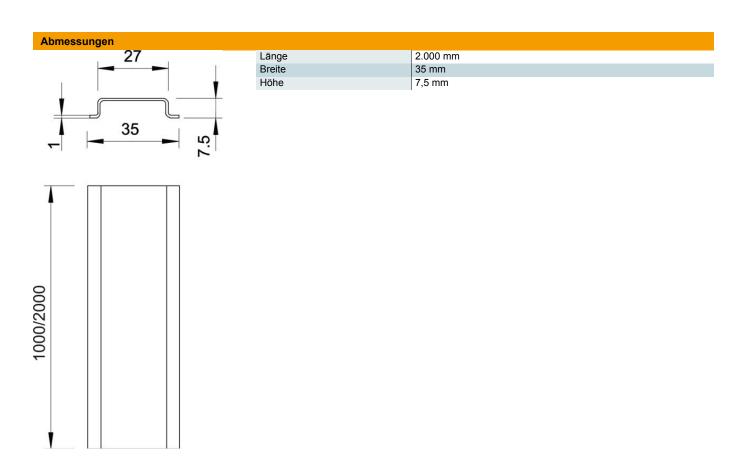

Ausführung ungelocht Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Bund 50 m Lochform (ETIM) ohne	Technische Daten	
Bund 50 m Lochform (ETIM) ohne	Ausführung	ungelocht
Lochform (ETIM) ohne	Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
	Bund	50 m
Materialetërke 1 mm	Lochform (ETIM)	ohne
Waterlaistaike 1 mm	Materialstärke	1 mm