

 
# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschiene, ungelocht

Artikelnummer: 1115855



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



<b>St</b>	Stahl
<b>BK</b>	blank

### Stammdaten

Artikelnummer	1115855
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht
Hersteller	OBO
Dimension	3000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	36,034 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,984 kg COe / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht


Artikelnummer: 1115855



## Abmessungen

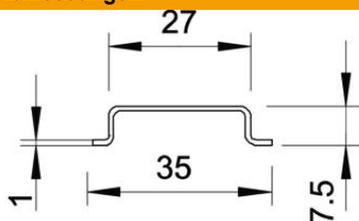

Länge	3.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	7,5 mm

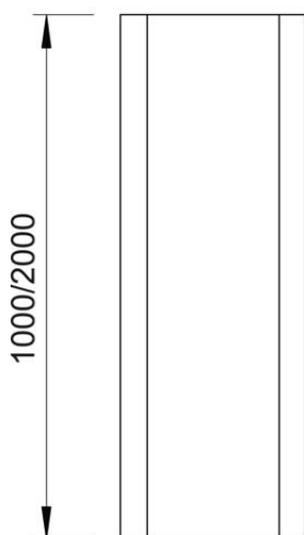

## Technische Daten

Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Lochform (ETIM)	ohne
Materialstärke	1 mm