

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1121473



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1121473
Typ	MS5030P6000A4
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	6000x50x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	285 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1121473



Abmessungen

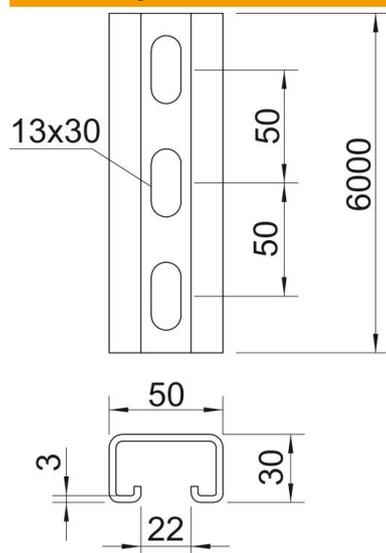

Länge	6.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	6.000 mm

Technische Daten

Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Materialstärke	3 mm
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	3,39 cm ²
Statischer Wert I _y	3,99 cm
Statischer Wert I _z	13,11 cm
Statischer Wert W _y	3,95 cm ²
Statischer Wert W _z	6,38 cm ²