

# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Artikelnummer: 1122479



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer       | 1122479                         |
| Typ                 | MS4141PP1000FT                  |
| Bezeichnung 1       | Profilschiene                   |
| Bezeichnung 2       | mit Seitenlochung, Schlitz 22mm |
| Hersteller          | OBO                             |
| Dimension           | 1000x41x41                      |
| Werkstoff           | Stahl                           |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt              |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461                 |
| Kleinste VK-Einheit | 1                               |
| Mengeneinheit       | Meter                           |
| Gewicht             | 225 kg                          |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m                        |


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Artikelnummer: 1122479



## Abmessungen

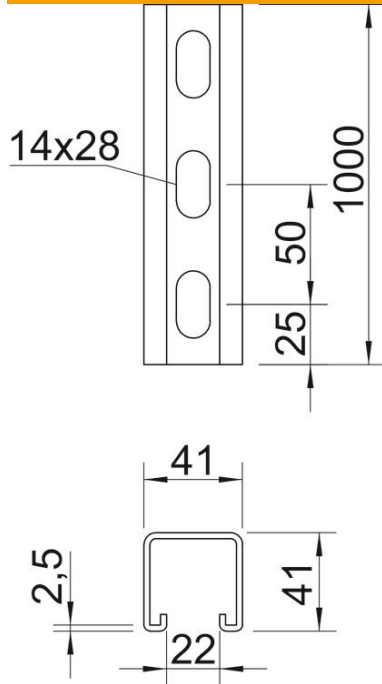

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 1.000 mm |
| Breite | 41 mm    |
| Höhe   | 41 mm    |
| Maß L  | 1.000 mm |

## Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Abbrechbar             | nein                 |
| Art der Lochung        | 3 Seiten gelocht     |
| Ausführung             | Einfachprofil        |
| Bohrlochatstand mittig | 50 mm                |
| Funktionserhalt        | nein                 |
| Lochgröße              | 14x28 mm             |
| Materialstärke         | 2,5 mm               |
| Mit Lochung            | ja                   |
| Mit Zahnung            | ja                   |
| Profilform             | C-Profil             |
| Schlitzweite           | 22 mm                |
| Statischer Wert A      | 2,42 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy     | 6 cm                 |
| Statischer Wert Iz     | 6,97 cm              |
| Statischer Wert Wy     | 2,49 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Wz     | 2,88 cm <sup>2</sup> |