

# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 3 Löchern A2

Artikelnummer: 1124687



Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Längsverbinding von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1124687
Typ	GMS 3 VP A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 3 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	150x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 3 Löchern A2

Artikelnummer: 1124687



### Abmessungen

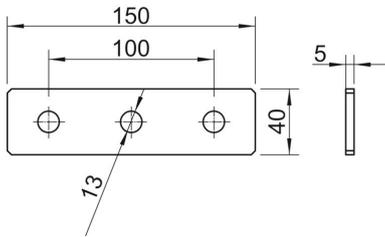

Länge	150 mm
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein