

# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte L-Form A2

Artikelnummer: 1124693



Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Winkelverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



<b>A2</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1124693
Typ	GMS 3 VP L A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	L-Form
Hersteller	OBO
Dimension	90x90x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte L-Form A2

Artikelnummer: 1124693



### Abmessungen

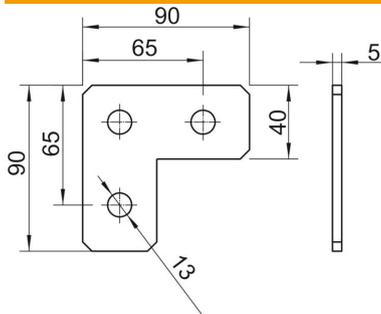

Länge	90 mm
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein