

Technisches Datenblatt

Gleitmutter mit Feder A4

Artikelnummer: 1147344



Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1147344
Typ	MS41SNF M10 A4
Bezeichnung 1	Gleitmutter mit Feder
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS4121/4141
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Gleitmutter mit Feder A4

Artikelnummer: 1147344



Abmessungen

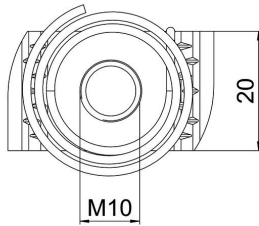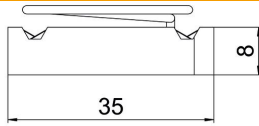

Länge	35 mm
Breite	20 mm
Höhe	8 mm
Maß H	8 mm

Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Mit Feder	ja