

# Technisches Datenblatt

## Hammerkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148092



Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Artikelnummer       | 1148092                   |
| Typ                 | ACMHB M10x60 A4           |
| Bezeichnung 1       | Hammerkopfschraube        |
| Bezeichnung 2       | für Profilschienen Mittel |
| Hersteller          | OBO                       |
| Dimension           | M10x60mm                  |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei       |
| Oberfläche          | blank, nachbehandelt      |
| Oberflächennorm     |                           |
| Kleinste VK-Einheit | 25                        |
| Mengeneinheit       | Stück                     |
| Gewicht             | 6,24 kg                   |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                |


# Technisches Datenblatt

## Hammerkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148092



### Abmessungen

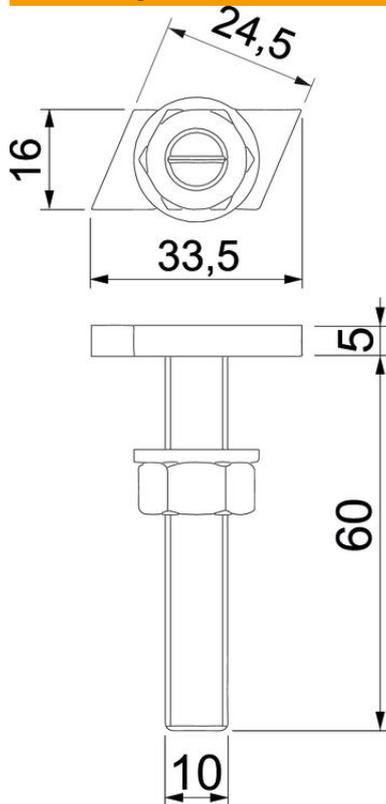

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 33,5 mm |
| Breite | 16 mm   |
| Höhe   | 6 mm    |
| Maß L  | 60 mm   |

### Technische Daten

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Geeignet für Montageschiene | ja          |
| Gewinde                     | M 10 x 60mm |
| Gewinde metrisch            | 10          |