

Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube mit Feder A4



Artikelnummer: 1148476

Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 1148476 |
| Bezeichnung 1 | Hammerkopfschraube mit Feder |
| Bezeichnung 2 | für Profilschiene MS4121/4141 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M8x30mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube mit Feder A4

Artikelnummer: 1148476

Abmessungen

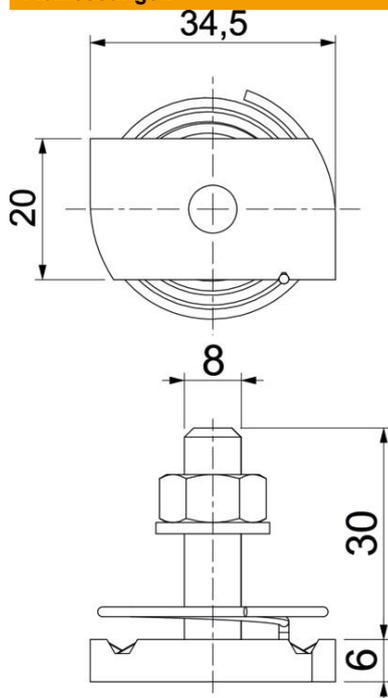

| | |
|--------|---------|
| Länge | 34,5 mm |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Maß H | 6 mm |
| Maß L | 30 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|----------|
| Drehmoment | 6,2 Nm |
| Geeignet für Montageschiene | ja |
| Gewinde | M 8 x 30 |
| Unterlegscheibe Ø | 16 mm |