

# Technisches Datenblatt

## Bügelchelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Artikelnummer: 1158007



Passend zu allen C-Profileschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer       | 1158007              |
| Typ                 | 2056U M 12 FT        |
| Bezeichnung 1       | Bügelchelle          |
| Bezeichnung 2       | mit Metalldruckwanne |
| Hersteller          | OBO                  |
| Dimension           | 8-12mm               |
| Werkstoff           | Stahl                |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt   |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461      |
| Kleinste VK-Einheit | 100                  |
| Mengeneinheit       | Stück                |
| Gewicht             | 3,3 kg               |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.           |


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Artikelnummer: 1158007



### Abmessungen

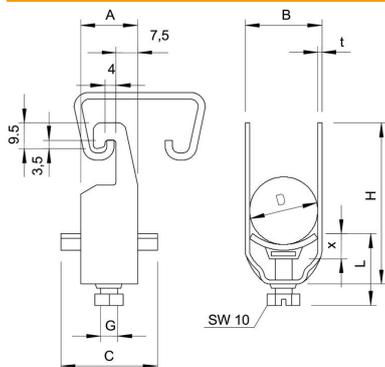

|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 20 mm  |
| Maß B | 16 mm  |
| Maß C | 34 mm  |
| Maß G | M6     |
| Maß H | 42 mm  |
| Maß L | 34 mm  |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß x | 5 mm   |

### Technische Daten

|   |               |
|---|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1             |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm         |
| Halogenfrei                                       | nein          |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 3 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | nein          |
| Mit Metallwanne                                   | ja            |
| Montageart  | Profilschiene |
| Schlagfest  | nein          |
| Spannbereich D max.                               | 12 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 8 mm          |
| Zusatz Oberfläche                                 | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff                                  | Stahl         |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Stahl         |