

 
Technisches Datenblatt

Bügelchelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Artikelnummer: 1158058



Passend zu allen C-Profileschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1158058
Bezeichnung 1	Bügelchelle
Bezeichnung 2	mit Metalldruckwanne
Hersteller	OBO
Dimension	28-34mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,146 kg COe / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bügelshelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Artikelnummer: 1158058



Abmessungen

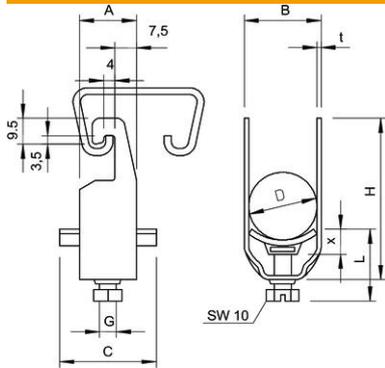

Maß A	20 mm
Maß B	39 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M8
Maß H	67 mm
Maß L	37,5 mm
Maß t	2 mm
Maß x	5,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für Rohrdurchmesser max.	32 mm
für Rohrdurchmesser min.	32 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	18 mm
Halogenfrei	nein
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	nein
Mit Metallwanne	ja
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	34 mm
Spannbereich D min.	28 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Stahl